


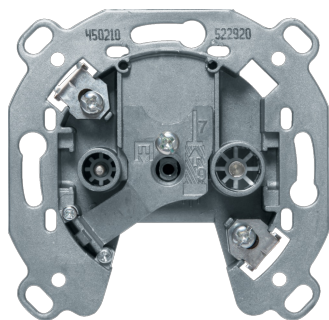

450210

Antennuttag R+TV, 75 Ω , 5 dB, insats med klor

Tekniska egenskaper

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
Anslutning/anslutningstyp	Änduttag

Försvagning

Dämpning vid 2150 MHz	5
Dämpning vid 860 MHz	4

Frekvens

Frekvens bandbredd	5 - 2400
--------------------	----------

Utrustning

Antal utgångar	2
----------------	---

Material

Material	Metall
----------	--------

Dimensioner

Djup	27,20
Inbyggnadsdjup	40

Installation, montering

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------