


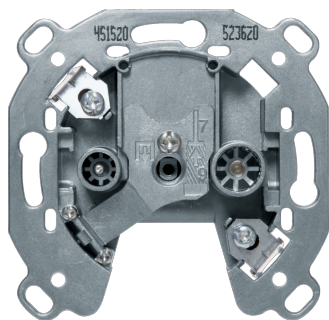

451520

Antennnutt R+TV, 20 dB, genomgång, insats med klor

Tekniska egenskaper

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
Anslutning/anslutningstyp	Genomgångsuttag

Försvagning

Dämpning vid 2150 MHz	23
Dämpning vid 860 MHz	20
Genomgångsdämpning vid 2150 MHz	1,40
Genomgångsdämpning vid 860 MHz	0,60

Frekvens

Frekvens bandbredd	5 - 2400
--------------------	----------

Utrustning

Antal utgångar	2
----------------	---

Material

Material	Metall
----------	--------

Dimensioner

Djup	27,20
------	-------

Installation, montering

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------