


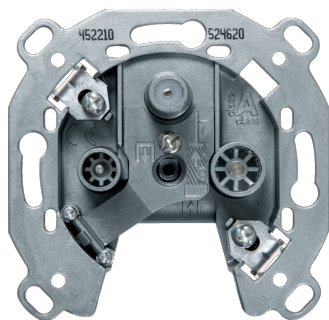

452210

## Antennnutttag R+TV+SAT, 75 $\Omega$ , 5,5 dB, insats med klor

### Tekniska egenskaper

#### Anslutning

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Typ av montering          | Skruvmontering |
| Anslutning/anslutningstyp | Änduttag       |

#### Försvagning

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Dämpning vid 2150 MHz | 2    |
| Dämpning vid 860 MHz  | 5,50 |

#### Frekvens

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Frekvens bandbredd | 5 - 2400 |
|--------------------|----------|

#### Utrustning

|                |   |
|----------------|---|
| Antal utgångar | 3 |
|----------------|---|

#### Material

|          |        |
|----------|--------|
| Material | Metall |
|----------|--------|

#### Dimensioner

|                |       |
|----------------|-------|
| Djup           | 27,20 |
| Inbyggnadsdjup | 40    |

#### Installation, montering

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Montering på | Infälldmontering |
|--------------|------------------|