


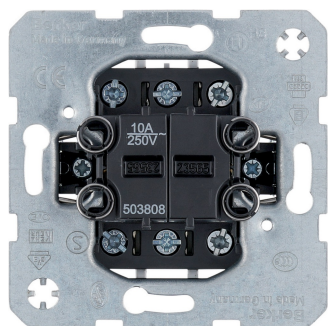

503808

Tryckknappsinsats (återfj strömst) Dubbeltrapp, 10 A, snabbanslutning, med klor

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Omkopplingsström	10
------------------	----

Spänning

Märkspänning	250
--------------	-----

Installation, montering

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	2
Antal tryckknappar	Serietryckknapp
Med kontakt för återkopplingssignal	Nej

Material

Material	Metall, Plast
Behandling	Obehandlad
Transparent	Nej

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal
---------------------------	---------------

Dimensioner

Djup	41,60
Inbyggnadsdjup infällda lådor	35

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK07

Text

Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
Belysning	För belysning
Brytare läge	Dubbeltrapp, användningsbar som NC eller NO med separata ingångar
Präglad	Utan symbol
Utförande	Med klor
Relaterade Series	Hager B 3, Hager B.7, Hager Q.1, Hager Q.3, Hager Q.7, Hager R 1, Hager R 3, Hager R 8, Hager S 1
Relaterade System	Hager Q.x, Hager R.x, Hager S.x/B.x