


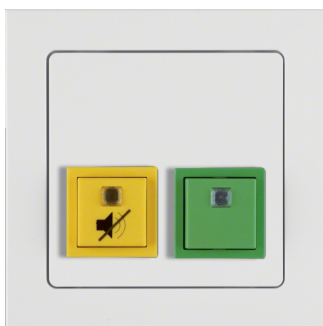

52056099

RWC-larm Q.3, ljud- & ljussignal med återställning & larmkancellering, Vit

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning	24 - 24
---------------	---------

Dimensioner

Inbyggnadsdjup	16,50
----------------	-------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 40
------------------	---------

Material

Färg	Vit
------	-----

Text

Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
----------------	-----------------------

Utförande	Centrumbricka för "plug-in" fixering
-----------	--------------------------------------

Relaterade Series	Hager Q.3
-------------------	-----------