


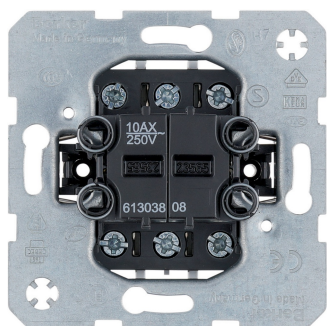

61303808

Strömställarinsats Dubbeltrapp, S.1/ B.x/ Q.x/ R.x K.x, u klor, skruvanslutning

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Styr/manöverelement	Dubbelvippa
---------------------	-------------

Elektrisk ström

Märkström	10
Omkopplingsström	10

Installation, montering

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------

Spänning

Märkspänning	250
--------------	-----

Material

Material	Metall, Plast
----------	---------------

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
Med klor	Nej

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	2
---------------	---

Dimensioner

Inbyggnadsdjup	31
Inbyggnadsdjup infällda lådor	35

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK05

Text

Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
Utförande	Lågt monteringsdjup, Utan klor
Belysning	Kan bli belyst med neon-lampa, För belysning
Brytare läge	Dubbelt av/dubbel omkoppling, isolerade anslutningar