


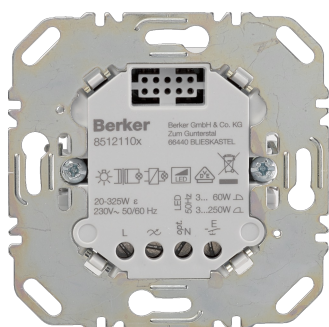

85121100

Brytarinsats universal, S.1/ B.x/ Q.x, 70W LED 400W/VA, Elektronisk plattform

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning	230 - 230
---------------	-----------

Kontroller och indikatorer

Kan användas med rörelsesensor	Ja
--------------------------------	----

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Belysning

Dimbara 230 V LED-lampor	5 - 70
--------------------------	--------

Ström

Strömförbrukning (standby)	0,30
----------------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45
------------------	---------

Dimensioner

Inbyggnadsdjup	32
----------------	----

Text

Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
Dimrings princip	Automatisk lastavkänning för inställning av dimringsprincip (autodetect process)
Expansionsenhet ingång	Med ingångar för tryckknapp (NO-kontakt), och anslutning rörelsedetektor
Säkring	Kortslutnings- och överlastskydd (elektronisk säkring)
Utförande	Med klor