




EVN004

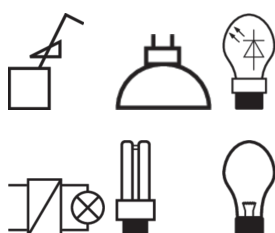

IP20

Universaldimmer 500W komfort för montage på DIN-sken

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning	230 - 230
Märkdriftspänning Ue	230 - 230

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Material

Färg	Grå
RAL-kod	9001
Material	Plast, Termoplast

Dimensioner

Höjd	85
Djup	62

Arkitektur

Styr/manöverelement	Enkel tryckknapp
---------------------	------------------

Ström

Energiförbrukning, drift	4,50
Strömförbrukning (standby)	0,20
230 V glöd- och halogenlampor	500
Efflekt glödljus	500 - 500

Belysning

Dimbara 230 V LED-lampor	100 - 100
--------------------------	-----------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 50
------------------	----------

Anslutning

Area solid ledare	1 - 6 mm ²
Area flexibel ledare	1 - 6 mm ²

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Text

Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
Dimrings princip	Automatisk lastigenkänning

Skarv

Anslutning för belyst (max. 5 mA) eller standard-tryckknapp

Säkring

Med elektroniskt kortslutnings- överbelastnings-skydd

Utförande

För montage på DIN-skena